



# 产品认证证书

证书编号: CQC08001027199

发证日期: 2022年12月02日

有效期至: 2027年12月01日

**委托人名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**制造商名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及注册地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**生产企业名称** 广东百圳君耀电子有限公司  
**及生产地址** 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

**产品名称和系列、规格、型号** 氧化锌压敏电阻器  
(431K~112K)D10\*、(431K~112K)D10J\* 压敏电压: 430V~1100V, 最大连续交流电压: 275VAC~680VAC, \*代表商业代码: 可为空白, 或者为1位或者多位任意字母(A到Z)或数字(0到9)或字符(-和.), 或字母, 数字和字符的组合; 压敏电压的允许偏差为K:  $\pm 10\%$ ; 气候类别为40/105/21[ 型号为(180K~391K)D10\*、(180K~391K)D10J\*的压敏电阻器仅适用于GB/T10193-1997, GB/T10194-1997]; 见附件(不用于接入交流电网电源电压600V, 过电压类别IV的设备)

**产品标准和技术要求** GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997;GB 4943.1-2022;IEC 61051-2:1991+Amd1:2009

**认证模式** 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合CQC11-471551-2022认证规则的要求, 特发此证。  
本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2008年11月25日  
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号: CQC08001027199

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号规格		压敏电压 (V)	最大连续交流电压 A-Cr.m.s(V)	标准
180KD10*	180KD10J*	18	11	GB/T 10193-1997 GB/T 10194-1997
220KD10*	220KD10J*	22	14	
270KD10*	270KD10J*	27	17	
330KD10*	330KD10J*	33	20	
390KD10*	390KD10J*	39	25	
470KD10*	470KD10J*	47	30	
560KD10*	560KD10J*	56	35	
680KD10*	680KD10J*	68	40	
820KD10*	820KD10J*	82	50	
101KD10*	101KD10J*	100	60	
121KD10*	121KD10J*	120	75	
151KD10*	151KD10J*	150	95	
181KD10*	181KD10J*	180	115	
201KD10*	201KD10J*	200	130	
221KD10*	221KD10J*	220	140	
241KD10*	241KD10J*	240	150	
271KD10*	271KD10J*	270	175	
301KD10*	301KD10J*	300	190	
331KD10*	331KD10J*	330	210	
361KD10*	361KD10J*	360	230	
391KD10*	391KD10J*	390	250	
431KD10*	431KD10J*	430	275	GB/T 10193-1997 GB/T 10194-1997 GB 4943.1-2011 GB 8898-2011
471KD10*	471KD10J*	470	300	
511KD10*	511KD10J*	510	320	
561KD10*	561KD10J*	560	350	
621KD10*	621KD10J*	620	385	
681KD10*	681KD10J*	680	420	
751KD10*	751KD10J*	750	460	



## 中国质量认证中心



# 产品认证证书


证书编号: CQC08001027199

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

781KD10*	781KD10J*	780	485	
821KD10*	821KD10J*	820	510	
911KD10*	911KD10J*	910	550	
102KD10*	102KD10J*	1000	625	
112KD10*	112KD10J*	1100	680	

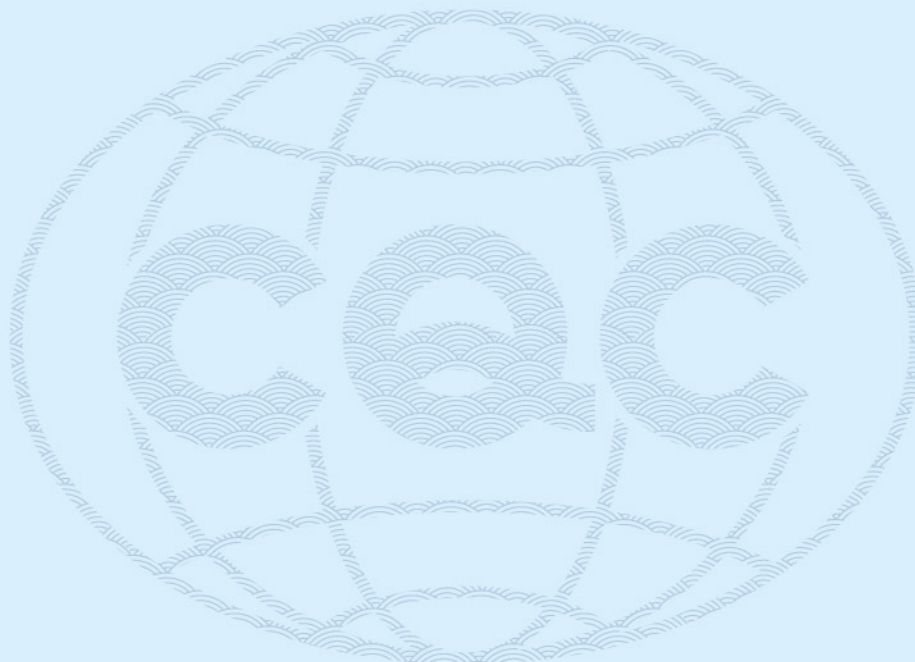

中国质量认证中心