



产品认证证书

证书编号: CQC17001172542

发证日期: 2023年10月19日
有效期至: 2028年10月18日

委托人名称 广东百川君耀电子有限公司
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

制造商名称 广东百川君耀电子有限公司
及注册地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

生产企业名称 广东百川君耀电子有限公司
及生产地址 广东省东莞市松山湖园区工业东路24号3栋

产品名称和系列、规格、型号 压敏电阻器
(180~911)KH07*、(180~911)KH07J*(代表商业代码:可为空白,或者为1位或者多位任意字母(A到Z)或数字(0到9)或字符(-和.),或字母,数字和字符的组合)压敏电压:18V~910V;最大连续交流电压:11VAC~550VAC,压敏电压的允许偏差为K:±10%;气候类别为40/140/21,详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 10193-1997;GB/T 10194-1997

认证模式 产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-471551-2022 认证规则的要求,特发此证。
本证书为变更证书,证书首次颁发日期:2017年06月26日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



产品认证证书

证书编号: CQC17001172542

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号:

型号规格		压敏电压(V)	最大连续交流电压 A-C _{r.m.s} (V)	最大连续直流电压 DC(V)	标准
180KH07*	180KH07J*	18	11	14	GB/T10193-1997, GB/T10194-1997
220KH07*	220KH07J*	22	14	18	
270KH07*	270KH07J*	27	17	22	
330KH07*	330KH07J*	33	20	26	
390KH07*	390KH07J*	39	25	31	
470KH07*	470KH07J*	47	30	38	
560KH07*	560KH07J*	56	35	45	
680KH07*	680KH07J*	68	40	56	
820KH07*	820KH07J*	82	50	65	
101KH07*	101KH07J*	100	60	85	
121KH07*	121KH07J*	120	75	100	
151KH07*	151KH07J*	150	95	125	
181KH07*	181KH07J*	180	115	150	
201KH07*	201KH07J*	200	130	170	
221KH07*	221KH07J*	220	140	180	
241KH07*	241KH07J*	240	150	200	
271KH07*	271KH07J*	270	175	225	
301KH07*	301KH07J*	300	190	250	
331KH07*	331KH07J*	330	210	275	
361KH07*	361KH07J*	360	230	300	
391KH07*	391KH07J*	390	250	320	
431KH07*	431KH07J*	430	275	350	
471KH07*	471KH07J*	470	300	385	
511KH07*	511KH07J*	510	320	415	
561KH07*	561KH07J*	560	350	460	
621KH07*	621KH07J*	620	385	505	
681KH07*	681KH07J*	680	420	560	
711KH07*	711KH07J*	710	440	580	



中国质量认证中心



产品认证证书


证书编号：CQC17001172542

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

751KH07*	751KH07J*	750	460	615	
781KH07*	781KH07J*	780	485	640	
821KH07*	821KH07J*	820	510	670	
911KH07*	911KH07J*	910	550	745	

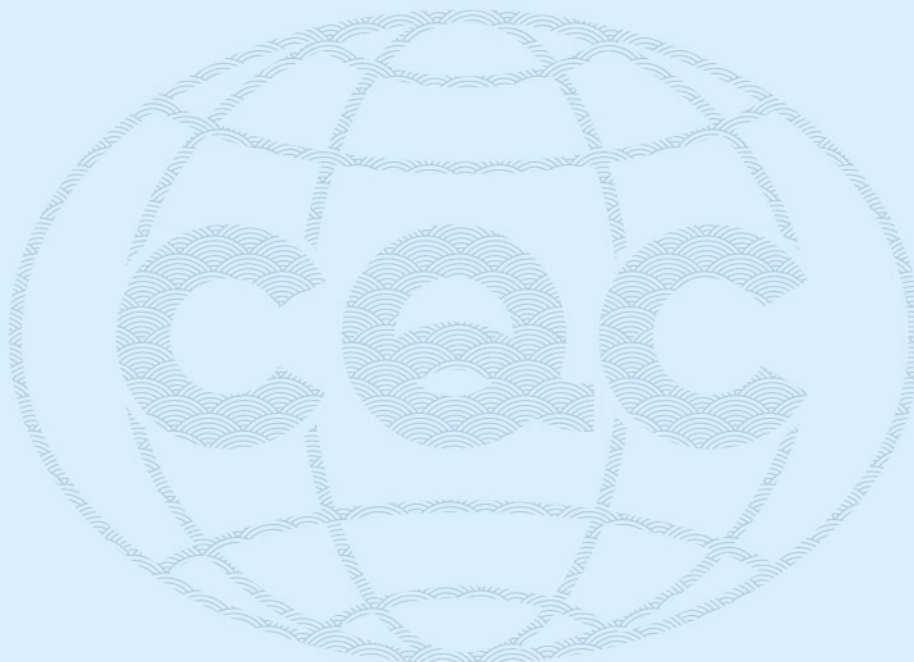

中国质量认证中心